

Datenblatt

Artikelnummer: 21.311.0253.0

Europaklemmleiste 6E / 2 DS

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 2-polig, Nennquerschnitt: 4mm², Rastermaß: 10mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß



Artikelnummer	21.311.0253.0
EAN	4015573164444
Bestelleinheit	1500

Zulassungen



Technische Daten

Technische Daten

Bohrlochabstand mittig	10 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse	1mm ² - 2,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse	1mm ² - 2,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1mm ² - 4mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1mm ² - 4mm ²
Bemessungsstrom I _n	24 A
Bemessungsspannung	400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Anschlussposition	seitlich
Polzahl	2
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Montageart	Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Breite	17 mm
Rastermaß	10 mm
Höhe, incl. niedrigsbauender Montageart	17,3 mm
Länge	20 mm
Abschlussplatte erforderlich	nein
Farbe	grau
Transparent	nein

Klassifikation

ECLASS 11	27141106
-----------	----------

ECLASS 8.1	27141106
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 8.0	EC001284
ETIM 7.0	EC001284
ETIM 6.0	EC001284
ETIM 5.0	EC001284
ETIM 4.0	EC001284
ETIM 3.0	EC001284

Produktcompliance




RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

A
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

B
 These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
 Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F
 Buchsenklemmkörper / clamping body: Brass, Nickel-plated
 Drahtschutz / wire protection : Phosphor Bronze
 Zylinderschraube / cylinder screw : Steel, Zinc-plated

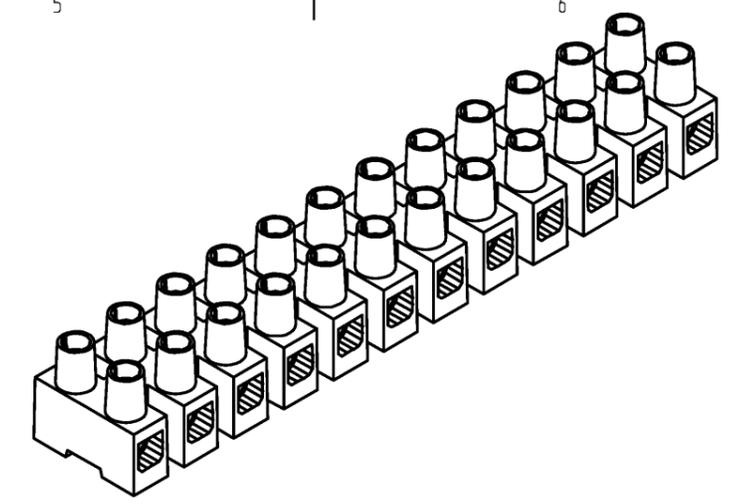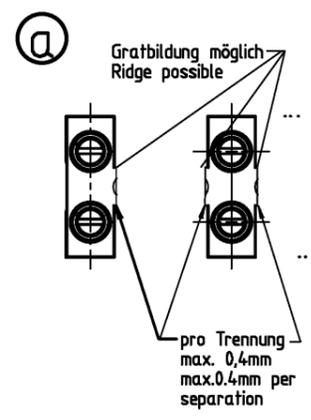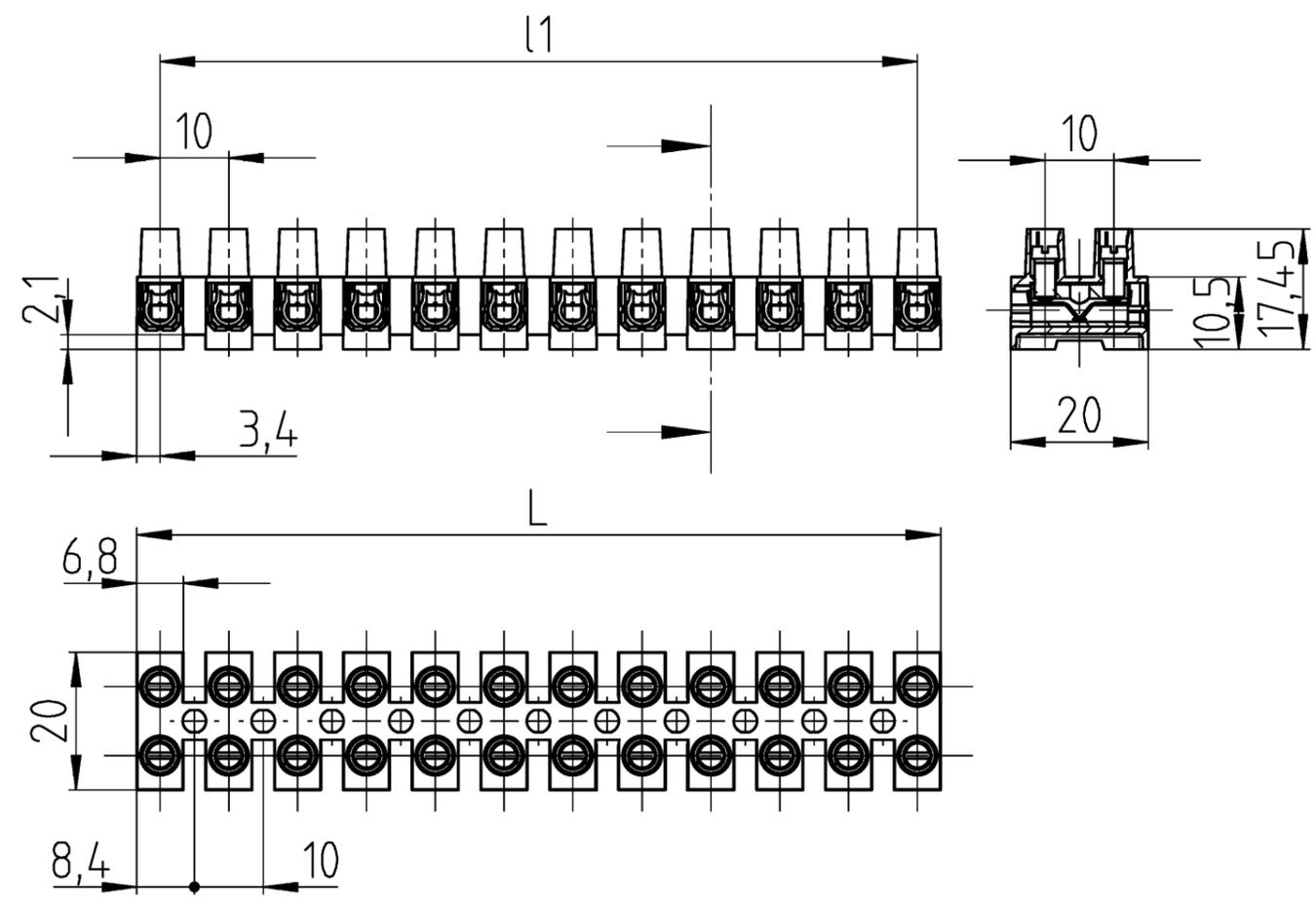

Teilenummer/ number	Typ/type	L	l1
21.311.01MM.0	6E / 1DS ..	6,8±0,05	-
21.311.02MM.0	6E / 2DS ..	16,8±0,05	1x10,0=10,0±0,05
21.311.03MM.0	6E / 3DS ..	26,8±0,05	2x10,0=20,0±0,05
21.311.04MM.0	6E / 4DS ..	36,8±0,05	3x10,0=30,0±0,05
21.311.05MM.0	6E / 5DS ..	46,8±0,05	4x10,0=40,0±0,05
21.311.06MM.0	6E / 6DS ..	56,8±0,05	5x10,0=50,0±0,05
21.311.07MM.0	6E / 7DS ..	66,8±0,1	6x10,0=60,0±0,1
21.311.08MM.0	6E / 8DS ..	76,8±0,1	7x10,0=70,0±0,1
21.311.09MM.0	6E / 9DS ..	86,8±0,1	8x10,0=80,0±0,1
21.311.10MM.0	6E / 10DS ..	96,8±0,1	9x10,0=90,0±0,1
21.311.11MM.0	6E / 11DS ..	106,8±0,1	10x10,0=100,0±0,1
21.311.12MM.0	6E / DS ..	116,8±0,1	11x10,0=110,0±0,1

MM	Material/material	Farbe/color	Typ/type
53		natur	
57	glühdrahtbeständiges Material nach IEC 60335-1 Glow wire resistant material according to IEC 60335-1	reinweiß ähnl. RAL 9010 pure white similar RAL 9010	..GW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
Maßstab / Scale	gezeichnet/drawn	Lunz S.		
1:1	geprüft/checked		T 21.311.0153.0 13K	a
Vol. mm³ / Dfl./Srf. mm²	Normgepr. Stand. check		Maße in mm / Dimensions are in mm	

Ersatz für / Replacement for: Type Benennung/Title

www.wieland-electric.com siehe Tabelle **EUROPAKLEMMLEISTE** 2,5qmm mit DS

a 29.01.2021 / Datum / Blatt Date / Sheet Änderung / Revision